

Technisches Datenblatt

T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ
GK-53100
Art.-Nr. 6113102



T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53100 auf die Systemgröße 53100.




PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Art.-Nr.	6113102
Typ	GK-TR53100LGR
Bezeichnung 1	T-Stück Adapter
Bezeichnung 2	für Rapid 45-2
Dimension	160x62x56
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	3,41 kg/100 St.

Technische Daten

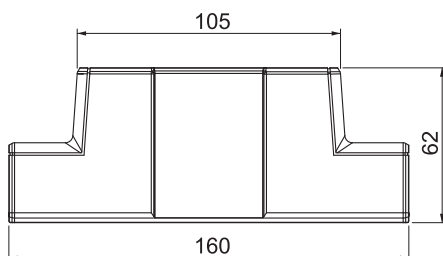

Breite der Abzweigung	100,00 mm
Ausführung	Haubenformteil
Anzahl der Oberteile	1
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
für Kanalbreite	100,00 mm
für Kanalhöhe	53,00 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input type="checkbox"/>