


Technisches Datenblatt

T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ

GK-53130

Art.-Nr. 6113300

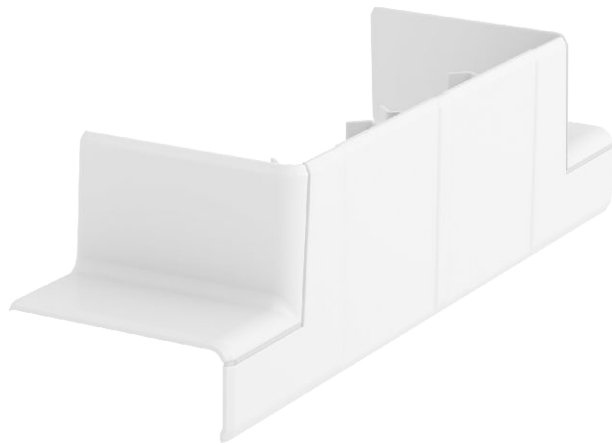

T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53130 auf die Systemgröße 53130.




PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Art.-Nr.	6113300
Typ	GK-TR53130RW
Bezeichnung 1	T-Stück Adapter
Bezeichnung 2	für Rapid 45-2 2-zügig
Dimension	190x52x56
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	3,51 kg/100 St.

Technische Daten

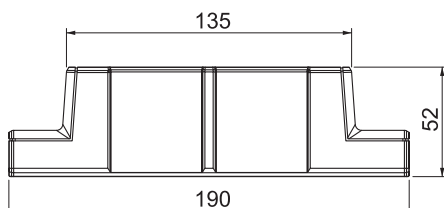

Breite der Abzweigung	130,00 mm
Ausführung	Haubenformteil
Anzahl der Oberteile	1
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
für Kanalbreite	130,00 mm
für Kanalhöhe	53,00 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input type="checkbox"/>