

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, für
Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S70130
Art.-Nr. 6277430



Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.




St Stahl

Stammdaten

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Art.-Nr. | 6277430 |
| Typ | GS-AFF70130RW |
| Bezeichnung 1 | Flachwinkel |
| Bezeichnung 2 | fallend asymmetrisch |
| Dimension | 70x130mm |
| Farbe | reinweiß |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 137,00 kg/100 St. |

Technische Daten

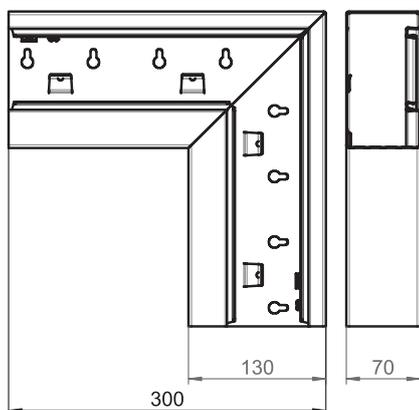

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Länge | 300,00 mm |
| Breite | 130,00 mm |
| Höhe | 70,00 mm |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Ausführung | Unterteil |
| für Kanalbreite | 130,00 mm |
| Halogenfrei | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kabelhalteklammer | <input type="checkbox"/> |
| Kanalverbinder | <input type="checkbox"/> |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Montagelochung im Boden | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oberteilbreite | 76,5 mm |
| Oberteilbreite 2 | 0,00 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0,00 mm |
| Richtungsänderung | vertikal fallend |
| Schutzfolie | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Symmetrisch | <input type="checkbox"/> |
| Winkelbereich | 90,00 - 90,00 ° |