

Technisches Datenblatt

Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid
80 Typ GS-S70130
Art.-Nr. 6277440



Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.




St Stahl

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Art.-Nr. | 6277440 |
| Typ | GS-AI70130RW |
| Bezeichnung 1 | Inneneck |
| Bezeichnung 2 | vereinfacht asymmetrisch |
| Dimension | 70x130mm |
| Farbe | reinweiß |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 57,00 kg/100 St. |

Technische Daten

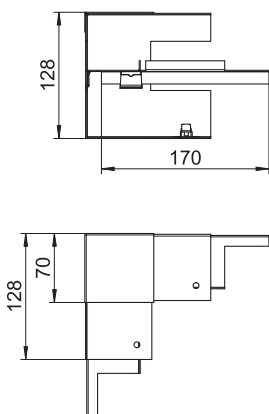

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Breite | 130,00 mm |
| Höhe | 70,00 mm |
| Anzahl der Oberteile | 0 |
| Ausführung | Unterteil |
| Form | asymmetrisch |
| Halogenfrei | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kabelhalteklammer | <input type="checkbox"/> |
| Kanalverbinder | <input type="checkbox"/> |
| Montagelochung im Boden | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oberteilbreite | 0 mm |
| Oberteilbreite 2 | 0,00 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0,00 mm |
| Schutzfolie | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Winkelbereich | 90,00 - 90,00 ° |