


Technisches Datenblatt

Drahthaltesteg für Typ LK4 und LK4/N

Art.-Nr. 6178092

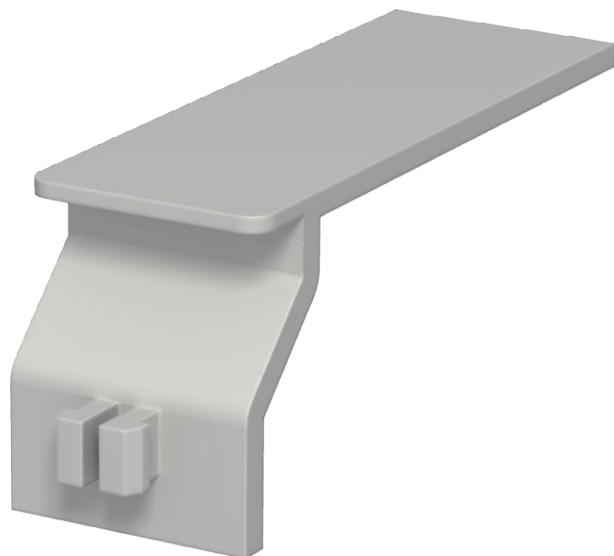

Drahthaltesteg für Verdrahtungskanäle Typ LK4 und LK4/N. Der Drahthaltesteg verhindert das Herausfallen bereits eingelegter Leitungen. Durch Sollbruchstellen ist die Länge für unterschiedliche Kanalbreiten reduzierbar auf 38, 28 und 23 mm.



PS Polystyrol

Stammdaten

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Art.-Nr. | 6178092 |
| Typ | LK4 H |
| Bezeichnung 1 | Drahthaltesteg |
| Bezeichnung 2 | für LK4 |
| Farbe | steingrau |
| RAL-Nummer | 7030 |
| Werkstoff | Polystyrol |
| Werkstoff Kürzel | PS |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 100 Stück |
| Gewicht | 0,35 kg/100 St. |

Technische Daten

| | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|
| | Breite | 56,00 mm |
| | Höhe | 25,00 mm |
| | Maß a | 56,00 mm |
| | Maß b | 25,00 mm |
| | An Kanalbreite anpassbar | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Halogenfrei | <input type="checkbox"/> |