

Technisches Datenblatt

Leitungsführungskanal, Typ LKM 40040

Art.-Nr. 6248497



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.




St Stahl

FSK bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Art.-Nr.	6248497
Typ	LKM40040RW
Bezeichnung 1	Leitungsführungskanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Dimension	40x40x2000
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FSK
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	127,60 kg/100 m

Technische Daten

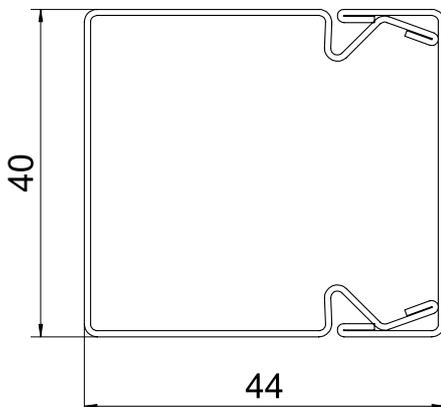

Länge	2.000,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	44,00 mm
Abmessung BxH	40x44 mm
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Nutzquerschnitt	13,45 cm ²
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>