

Technisches Datenblatt

Leitungsführungskanal, Typ LKM 60060

Art.-Nr. 6247091



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.

Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.

Achtung : Der LKM 60060 hat keine Schlaufenlochung am Boden, es kann keine Trennwand eingesetzt werden.




| | |
|-----------|--------------|
| St | Stahl |
| FS | bandverzinkt |

Stammdaten

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Art.-Nr. | 6247091 |
| Typ | LKM60060FS |
| Bezeichnung 1 | Leitungsführungskanal |
| Bezeichnung 2 | mit Bodenlochung |
| Dimension | 60x60x2000 |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN 10346 |
| Oberfläche Kürzel | FS |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 2 m |
| Gewicht | 174,70 kg/100 m |

Technische Daten

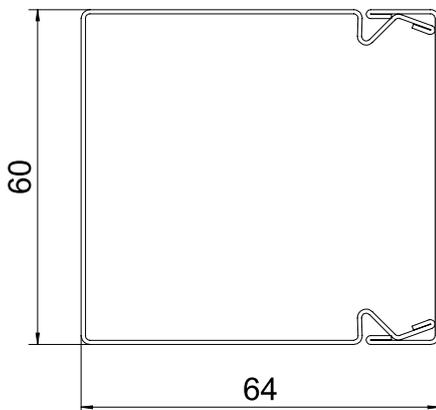

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Länge | 2.000,00 mm |
| Breite | 60,00 mm |
| Höhe | 64,00 mm |
| Abmessung BxH | 60x64 mm |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
| Ausführung Deckel | lose |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Halogenfrei | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kabelhalteklammer | <input type="checkbox"/> |
| Kanalverbinder | <input type="checkbox"/> |
| Nutzquerschnitt | 31,53 cm ² |
| Schutzfolie | <input type="checkbox"/> |