

Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder LKM SV60

Art.-Nr. 6247466



Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile.
Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.




VA	Edelstahl, rostfrei 1.4310
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6247466
Typ	LKM SV60
Bezeichnung 1	Stoßstellenverbinder
Auslauf	□
Dimension	60mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4310
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	1,60 kg/100 St.

Technische Daten

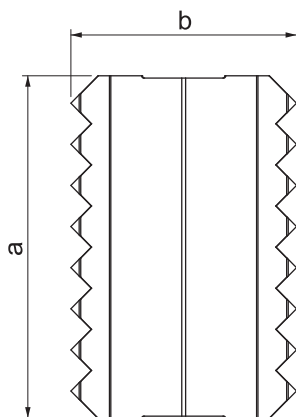

Länge	75,00 mm
Breite	49,00 mm
Maß a	75,00 mm
Maß b	49,00 mm
Ausführung	innenseitig
für Kanal-Abmessung	60 x 60 - 60 x 200
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Potentialausgleich	<input checked="" type="checkbox"/>
Systemgröße	60x60, 60x100, 60x150, 60x200