


Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanal, Typ LKV H 50050

Art.-Nr. 6178585

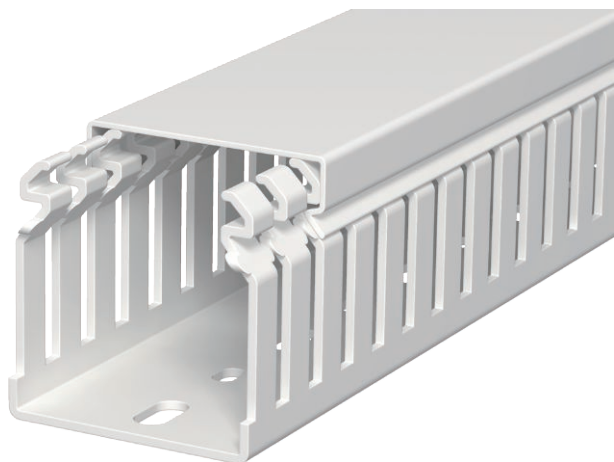

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3.




PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Art.-Nr.	6178585
Typ	LKVH 50050
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Bezeichnung 2	halogenfrei
Dimension	50x50x2000
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	36 m
Gewicht	37,00 kg/100 m

Technische Daten

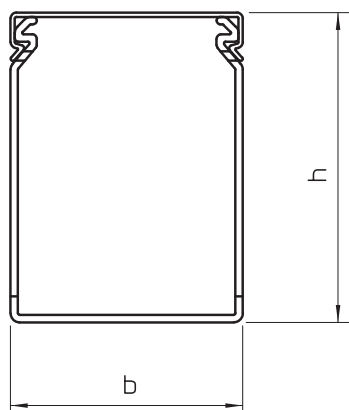

Länge	2.000,00 mm
Breite	50,00 mm
Höhe	50,00 mm
Kanalhöhe	50,00 mm
Abmessung BxH	50x50 mm
Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Kriechstromfest	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Oberteil	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlitzabstand	12,50 mm
Schlitzbreite	5,00 mm
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>