


Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanal, Typ LKV H 75075

Art.-Nr. 6178559

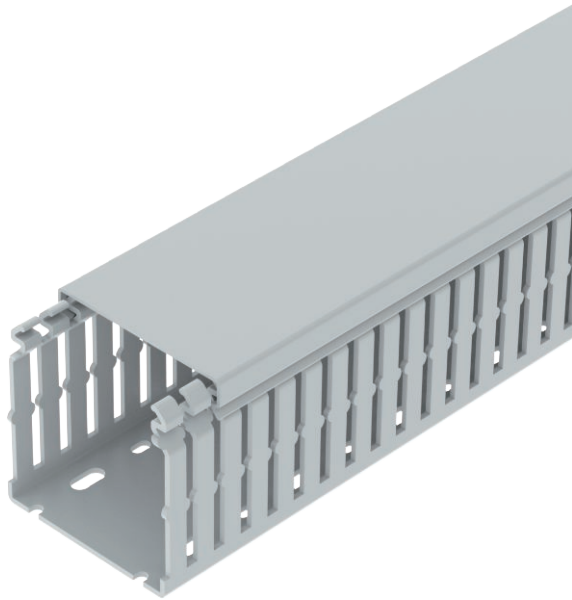

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3.




PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Art.-Nr.	6178559
Typ	LKVH N 75075
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Bezeichnung 2	halogenfrei
Dimension	75x75x2000
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	16 m
Gewicht	64,00 kg/100 m

Technische Daten

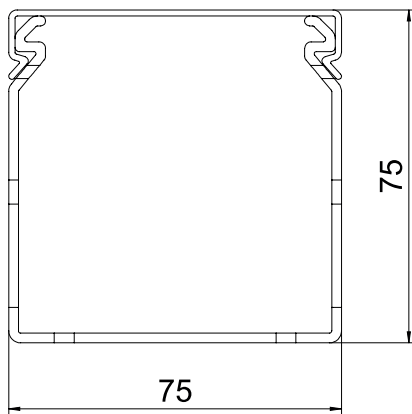

Länge	2.000,00 mm
Breite	75,00 mm
Höhe	75,00 mm
Kanalhöhe	75,00 mm
Abmessung BxH	75x75 mm
Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Kriechstromfest	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Oberteil	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlitzabstand	12,50 mm
Schlitzbreite	5,00 mm
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>