


Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanal, Typ LKV H 75125

Art.-Nr. 6178566

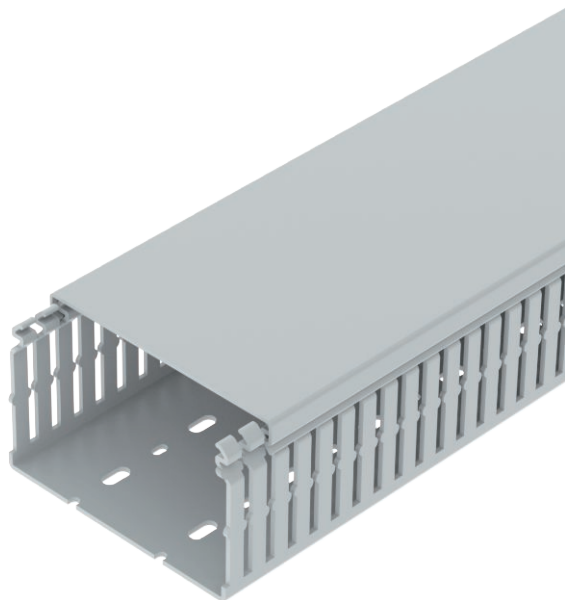

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3.




PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Art.-Nr.	6178566
Typ	LKVH N 75125
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Bezeichnung 2	halogenfrei
Dimension	75x125x2000
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	8 m
Gewicht	98,50 kg/100 m

Technische Daten

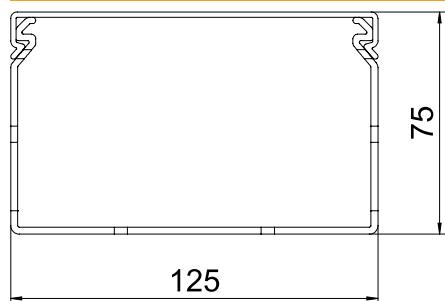

Länge	2.000,00 mm
Breite	125,00 mm
Höhe	75,00 mm
Kanalhöhe	75,00 mm
Abmessung BxH	125x75 mm
Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Kriechstromfest	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Oberteil	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlitzabstand	12,50 mm
Schlitzbreite	5,00 mm
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>