


# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanal, Typ LKV 37037

Art.-Nr. 6178307

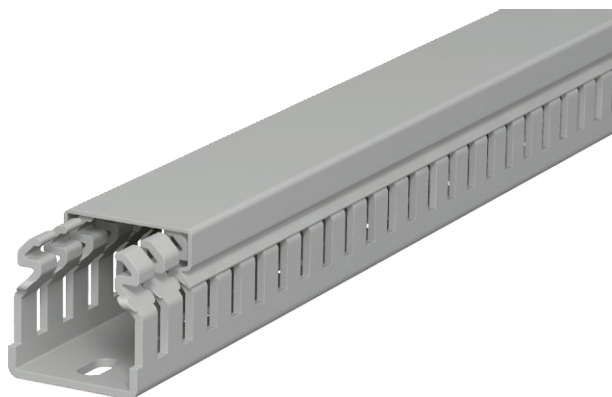

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung. Sonderlängen auf Anfrage.

Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.




**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Art.-Nr.	6178307
Typ	LKV 37037
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Dimension	37x37x2000
Farbe	steingrau
RAL-Nummer	7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	60 m
Gewicht	40,50 kg/100 m

### Technische Daten

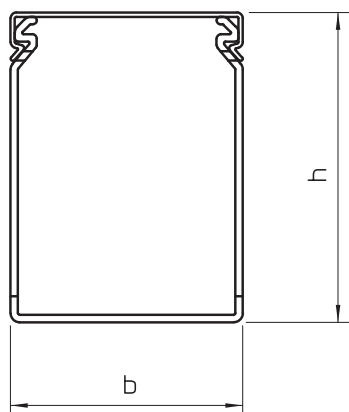

Länge	2.000,00 mm
Breite	37,50 mm
Höhe	37,50 mm
Abmessung BxH	37,5 x 37,5 mm
Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Mit Oberteil	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Schlitzabstand	12,50 mm
Schlitzbreite	5,00 mm
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>