

# Technisches Datenblatt

## Kanal, Typ WDK 100230

Art.-Nr. 6026311



Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.

4 Oberteilkammern inklusive

Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar




**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Art.-Nr.	6026311
Typ	WDK100230GR
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Dimension	100x230x2000
Farbe	steingrau
RAL-Nummer	7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	4 m
Gewicht	338,00 kg/100 m

### Technische Daten

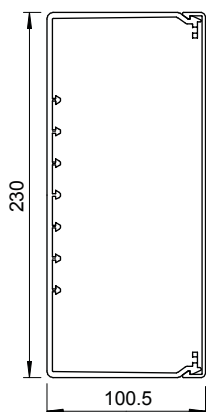

Länge	2.000,00 mm
Breite	230,00 mm
Höhe	100,00 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose)	113
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ohne Dose)	94
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ohne Dose)	87
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	3
Ausführung Deckel	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>