


Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 15030

Art.-Nr. 6191010

OBO
BETTERMANN

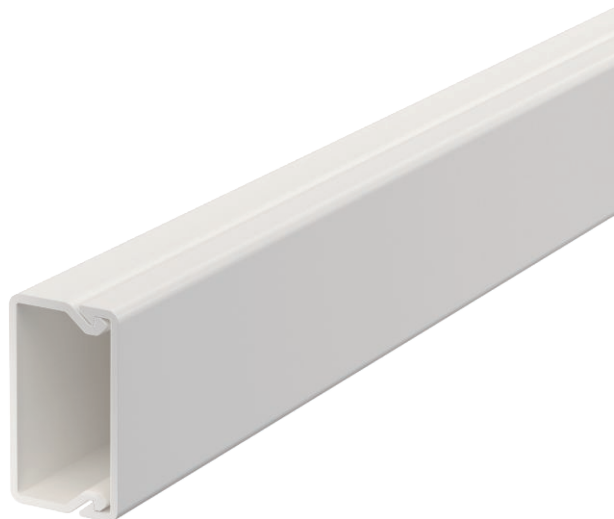

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	6191010
Typ	WDK15030RW
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Dimension	15x30x2000
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	32 m
Gewicht	19,50 kg/100 m

Technische Daten

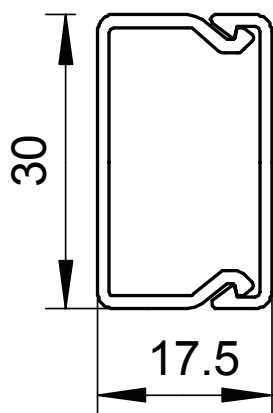

Länge	2.000,00 mm
Breite	30,00 mm
Höhe	17,50 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ohne Dose)	2
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ohne Dose)	2
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ohne Dose)	2
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>