

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 40060

Art.-Nr. 6025617

OBO
BETTERMANN



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.

4 Oberteilkammern inklusive

Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	6025617
Typ	WDK40060BR
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Dimension	40x60x2000
Farbe	sepiabraun
RAL-Nummer	8014
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	32 m
Gewicht	56,20 kg/100 m

Technische Daten

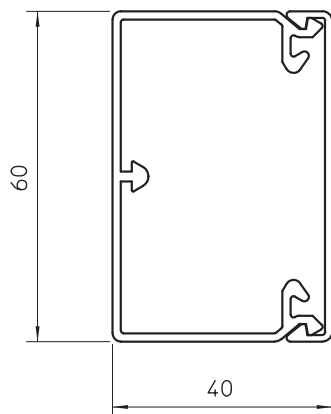

Länge	2.000,00 mm
Breite	60,00 mm
Höhe	40,00 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ohne Dose)	10
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ohne Dose)	8
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ohne Dose)	7
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	1
Ausführung Deckel	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>