

# Technisches Datenblatt

## Kanal, Typ WDK 40060

Art.-Nr. 6191134



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.  
4 Oberteilklemmern inklusive  
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar




**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Art.-Nr.	6191134
Typ	WDK40060RW
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Dimension	40x60x2000
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	32 m
Gewicht	56,20 kg/100 m

### Technische Daten

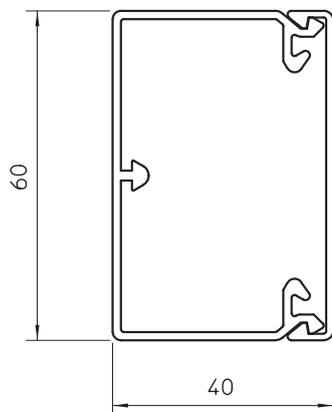

Länge	2.000,00 mm
Breite	60,00 mm
Höhe	40,00 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose)	10
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ohne Dose)	8
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ohne Dose)	7
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	1
Ausführung Deckel	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>