

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 40090

Art.-Nr. 6191142



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.

4 Oberteilkammern inklusive

Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar




**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Art.-Nr.	6191142
Typ	WDK40090RW
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Dimension	40x90x2000
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	32 m
Gewicht	77,30 kg/100 m

## Technische Daten

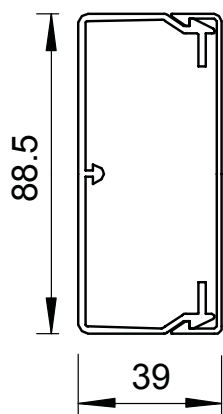

Länge	2.000,00 mm
Breite	90,00 mm
Höhe	40,00 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose)	15
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ohne Dose)	12
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ohne Dose)	11
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	1
Ausführung Deckel	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>