


# Technisches Datenblatt

## Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 60110

Art.-Nr. 6192033

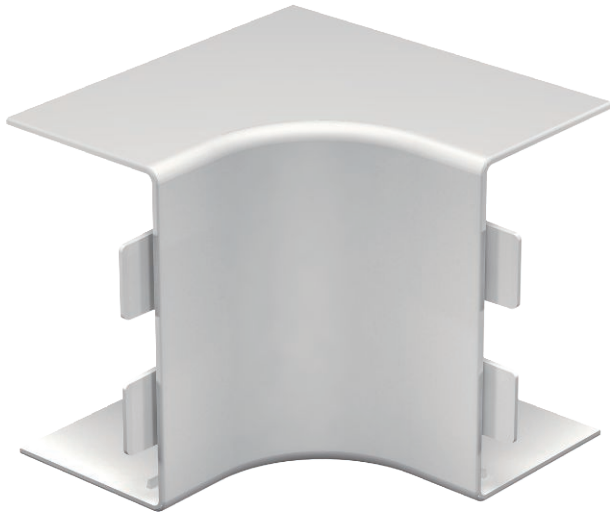

Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.




**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Art.-Nr.                 | 6192033          |
| Typ                      | WDK HI60110RW    |
| Bezeichnung 1            | Inneneckhaube    |
| Dimension                | 60x110mm         |
| Farbe                    | reinweiß         |
| RAL-Nummer               | 9010             |
| Werkstoff                | Polyvinylchlorid |
| Werkstoff Kürzel         | PVC              |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 2 Stück          |
| Gewicht                  | 13,25 kg/100 St. |

### Technische Daten

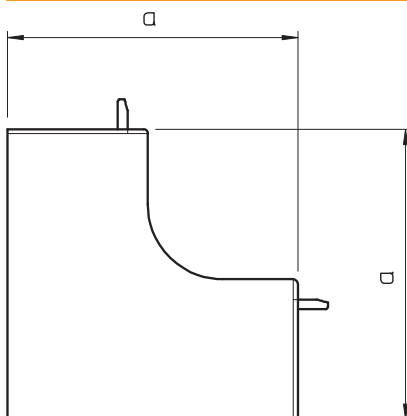

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Länge                        | 130,00 mm                           |
| Breite                       | 110,00 mm                           |
| Höhe                         | 60,00 mm                            |
| Maß H                        | 110,00 mm                           |
| Maß a                        | 130,00 mm                           |
| Ausführung                   | Haubenformteil                      |
| Befestigungsart              | aufrastbar                          |
| für Kanal-Abmessung          | 60 x 110                            |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/>            |
| Halogenfrei                  | <input type="checkbox"/>            |
| Kanalhöhe                    | 60,00 mm                            |
| Schutzfolie                  | <input type="checkbox"/>            |
| selbstverlöschend            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Winkelbereich                | 90,00 - 90,00 °                     |