

Technisches Datenblatt

Gelenkbogenelement 60 A4

Artikelnummer: 6225486



Gelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabellertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6225486
Typ	LGBE 650 A4
Bezeichnung 1	Gelenkbogenelement
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	122,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Gelenkbogenelement 60 A4


Artikelnummer: 6225486



Abmessungen

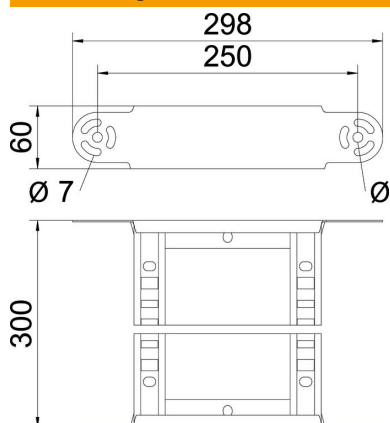

Breite	500 mm
Höhe	60 mm
Maß B (mm)	500 mm
Maß R (mm)	500 mm

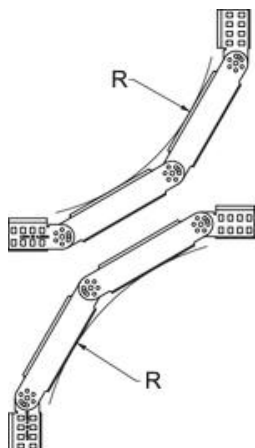

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein