

Technisches Datenblatt

Deckel für Gelenkbogenelement FT

Artikelnummer: 6226238



Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Gelenkbögen mit geschweißten Sprossen.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6226238
Typ	LGBED 500 FT
Bezeichnung 1	Deckel für Gelenkbogen
Bezeichnung 2	vertikal, mit Drehriegel
Hersteller	OBO
Dimension	B500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	125 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

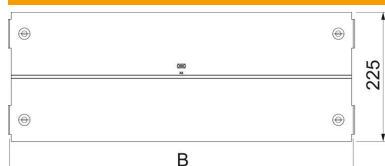

Breite	500 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	500 mm

Technisches Datenblatt

Deckel für Gelenkbogenelement FT

Artikelnummer: 6226238



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein