

Technisches Datenblatt

Leitungshalter, senkrecht für PYROLINE®-Brandschutzkanäle, Höhe 20 mm

Artikelnummer: 7215288



Universeller Leitungshalter für die senkrechte Installation von Kabeln und Leitungen in den Brandschutzkanälen PYROLINE® Con aus glasfaserverstärktem Leichtbeton sowie PYROLINE® Rapid aus Stahlblech mit Innenbeschichtung. Die Halter werden über den Kopf der gelösten Befestigungsschraube gesteckt und anschließend mit dieser festgeschraubt. Die Befestigung der Leitungen kann an den Knochen oder in den Langlöchern mit Kabelbindern erfolgen. Damit wird das Kabelgewicht sicher abgefangen. Mindestens 2 Leitungshalter pro Meter bei der Installation vorsehen.

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7215288
Typ	LHS 20
Bezeichnung 1	Leitungshalter senkrecht
Bezeichnung 2	für Brandschutzkanal
Hersteller	OBO
Dimension	20x20
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,345 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Leitungshalter, senkrecht für PYROLINE®-Brandschutzkanäle, Höhe 20 mm

Artikelnummer: 7215288



Abmessungen

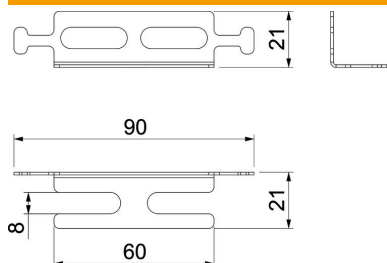

Länge	90 mm
Breite	60 mm
Höhe	21 mm
Maß B (mm)	21 mm
Maß b (mm)	8 mm
Maß H	21 mm
Maß L (mm)	90 mm
Maß I (mm)	60 mm

Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
------------------	----------