


Technisches Datenblatt

Oberteil LK4 D 80

Artikelnummer: 6178488

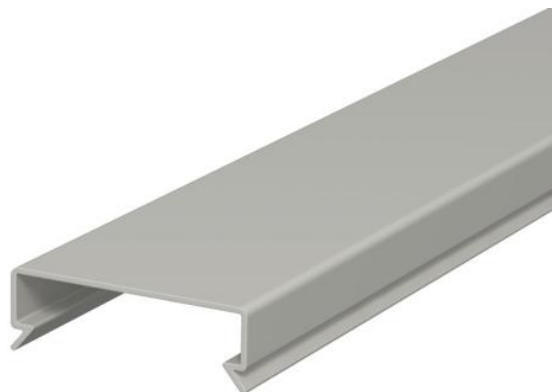

Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.
Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6178488
Typ	LK4 D 80
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	für LK4 / LK4/N
Hersteller	OBO
Dimension	80mm
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	27 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen

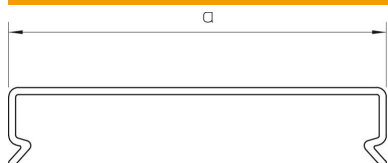

Länge	2.000 mm
Breite	80 mm
Maß a (mm)	87 mm

Technisches Datenblatt

Oberteil LK4 D 80

Artikelnummer: 6178488



Technische Daten

für Kanalbreite	80 mm
Halogenfrei	nein
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C