


# Technisches Datenblatt

Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Artikelnummer: 6248332



Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.  
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

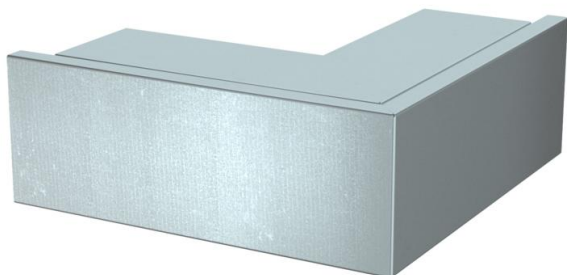

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	6248332
Typ	LKM A80080FS
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	80x80mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	75,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Artikelnummer: 6248332



## Abmessungen

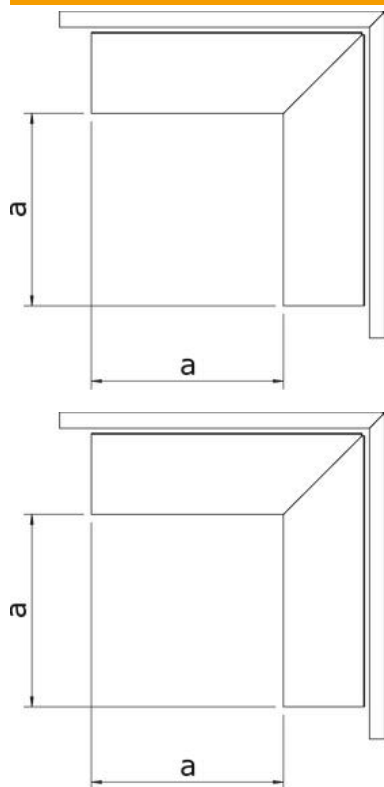

Länge	120 mm
Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Maß a (mm)	120 mm

## Technische Daten

Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	80 x 80
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	80 mm
Kanaltiefe	80 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm