

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Artikelnummer: 6247504



Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



- St** Stahl
- FS** bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6247504
Typ	LKM F40060FS
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	40x60mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	47,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Artikelnummer: 6247504



Abmessungen

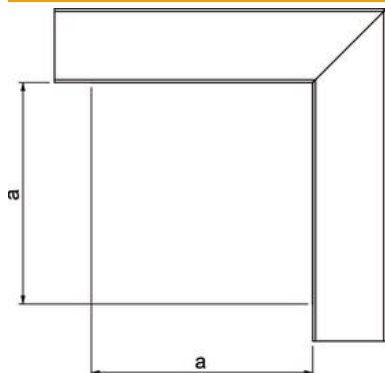

Länge	140 mm
Breite	60 mm
Höhe	44 mm
Maß a (mm)	140 mm

Technische Daten

Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	40 x 60
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	44 mm
Kanaltiefe	44 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm