

Technisches Datenblatt

Kanalklammer LKM Kanalbreite 80 mm

Artikelnummer: 6249882



Die Kanalklammer hält die eingelegten Kabel und Leitungen im Kanal und erleichtert somit die Installation an Wand und Decke. Die Kanalklammern werden auf die Schlaufenlochung aufgesteckt und an der Seitenwand eingerastet. Passend für Kanalbreite 80 mm.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6249882
Typ	LKM K65
Bezeichnung 1	Kanalklammer
Hersteller	OBO
Dimension	65mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,33 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

 
Technisches Datenblatt

Kanalklammer LKM Kanalbreite 80 mm


Artikelnummer: 6249882



Abmessungen



Länge	25 mm
Breite	60 mm
Höhe	65 mm
Maß a (mm)	25 mm
Maß b (mm)	60 mm
Maß c (mm)	65 mm

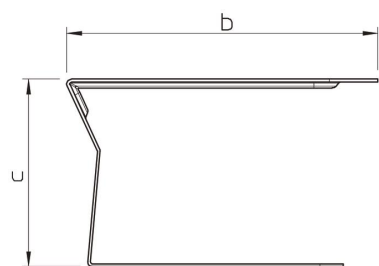

Technische Daten

Befestigungsart	einrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	80 x 80
Halogenfrei	ja
Mit Potentialausgleich	nein
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C