

Technisches Datenblatt

Kanalklammer LKM für Funktionserhalt E30 - E90, für LKM-Kanal Typ LKM 60100
Artikelnummer: 6249881



Kanalklammer für den Leitungsführungskanal Metall Typ LKM 60100, verhindert das Herausfallen der Kabel und Leitungen während der Installation. Die Kanalklammer ist zwingend erforderlich, wenn der Kanal in Kabel- und Leitungsanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 eingesetzt wird. Einfache Montage durch Einschieben in die Schlaufenlochung und Verrastung an der Seitenwand.



- St** Stahl
- FS** bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6249881
Typ	LKM KF60100
Bezeichnung 1	Kanalklammer
Bezeichnung 2	Funktionserhalt
Hersteller	OBO
Dimension	98x48x29mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Kanalklammer LKM für Funktionserhalt E30 - E90, für LKM-Kanal Typ LKM 60100
Artikelnummer: 6249881



Abmessungen

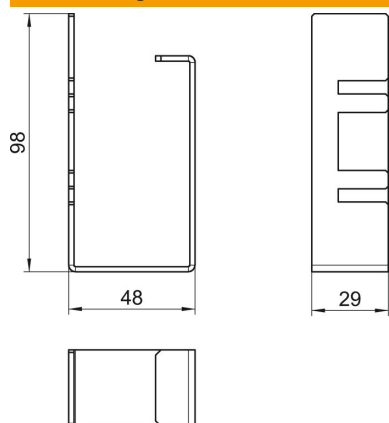

Länge	29 mm
Breite	98 mm
Höhe	48 mm
Maß a (mm)	29 mm
Maß b (mm)	98 mm
Maß c (mm)	48 mm

Technische Daten

Befestigungsart	einrastbar
Funktionserhalt	ja
für Kanal-Abmessung	60 x 100
Halogenfrei	ja
Mit Potentialausgleich	nein
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C