

Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder LKM 20020

Artikelnummer: 6247431



Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile.
Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.



- VA** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6247431
Typ	LKM SV20
Bezeichnung 1	Stoßstellenverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	20mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4310
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,19 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder LKM 20020

Artikelnummer: 6247431



Abmessungen

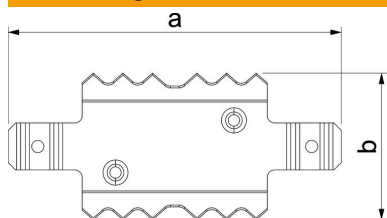

Breite	20 mm
Maß a (mm)	45 mm
Maß b (mm)	20 mm

Technische Daten

Ausführung	innenseitig
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	20 x 20
Halogenfrei	ja
Mit Potentialausgleich	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C