

Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder LKM SV30

Artikelnummer: 6247434



Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile.
Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.



- VA** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6247434
Typ	LKM SV30
Bezeichnung 1	Stoßstellenverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	30mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4310
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder LKM SV30

Artikelnummer: 6247434



Abmessungen

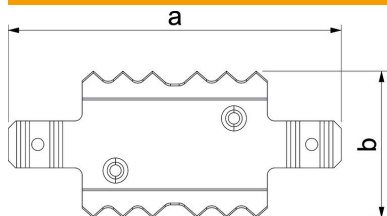

Breite	30 mm
Maß a (mm)	54 mm
Maß b (mm)	30 mm

Technische Daten

Ausführung	innenseitig
Funktionserhalt	ja
für Kanal-Abmessung	20 x 30
Halogenfrei	ja
Mit Potentialausgleich	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C