

# Technisches Datenblatt

## Stoßstellenverbinder LKM SV40

Artikelnummer: 6247458



Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile.  
Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.



**VA** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6247458
Typ	LKM SV40
Bezeichnung 1	Stoßstellenverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4310
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Stoßstellenverbinder LKM SV40

Artikelnummer: 6247458



### Abmessungen

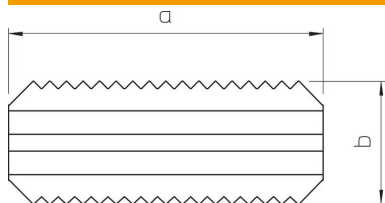

Breite	30 mm
Maß a (mm)	76 mm
Maß b (mm)	30 mm

### Technische Daten

Ausführung	innenseitig
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	40 x 40 - 40 x 60
Halogenfrei	ja
Mit Potentialausgleich	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C