

# Technisches Datenblatt

## Stoßstellenverbinder LKM SV60

Artikelnummer: 6247466



Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile.  
Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.



- VA** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6247466
Typ	LKM SV60
Bezeichnung 1	Stoßstellenverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	60mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4310
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Stoßstellenverbinder LKM SV60

Artikelnummer: 6247466



### Abmessungen

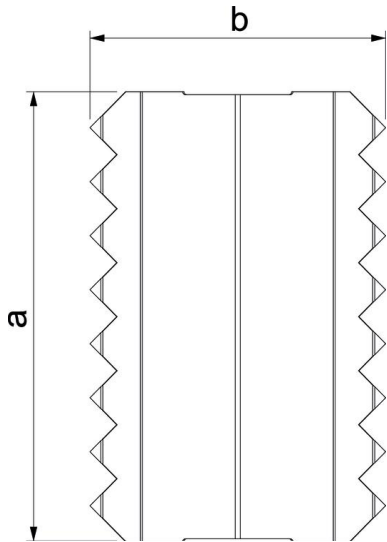

Breite	49 mm
Maß a (mm)	75 mm
Maß b (mm)	49 mm

### Technische Daten

Ausführung	innenseitig
Funktionserhalt	ja
für Kanal-Abmessung	60 x 60 - 60 x 200
Halogenfrei	ja
Mit Potentialausgleich	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C