

Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder LKM SV80

Artikelnummer: 6247472



Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile.
Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6247472
Typ	LKM SV80
Bezeichnung 1	Stoßstellenverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	80mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4310
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder LKM SV80

Artikelnummer: 6247472



Abmessungen

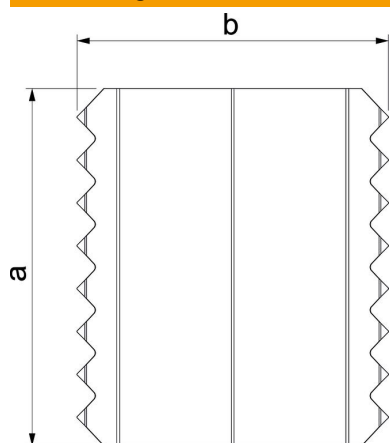

Breite	66 mm
Maß a (mm)	75 mm
Maß b (mm)	66 mm

Technische Daten

Ausführung	innenseitig
Funktionserhalt für Kanal-Abmessung	nein 80 x 80
Halogenfrei	ja
Mit Potentialausgleich	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C