

# Technisches Datenblatt

## Trennwand LKM TWS45

Artikelnummer: 6249871



Trennwand zur Unterteilung der LKM Leitungsführungskanäle Kanalhöhe 60 mm bei unterschiedlichen Spannungsebenen.  
Durch die Schlaufenlochung im Boden wird der Potentialausgleich auf die Trennwand übertragen.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6249871
Typ	LKM TWS45
Bezeichnung 1	Trennwand
Hersteller	OBO
Dimension	45x2000mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	47,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Trennwand LKM TWS45

Artikelnummer: 6249871



## Abmessungen

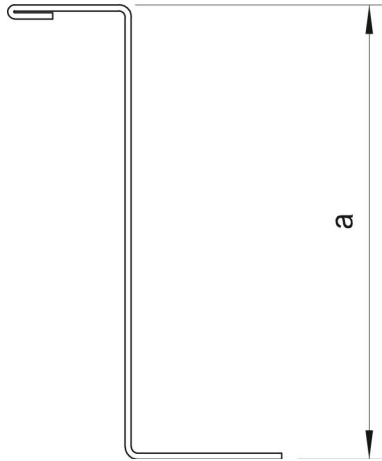

Länge	2.000 mm
Breite	34 mm
Höhe	45 mm
Maß a (mm)	45 mm

## Technische Daten

Ausführung	Einzel
Befestigungsart	steckbar
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	60 mm
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C