


Technisches Datenblatt

Trennwand LKM TWS75

Artikelnummer: 6249880

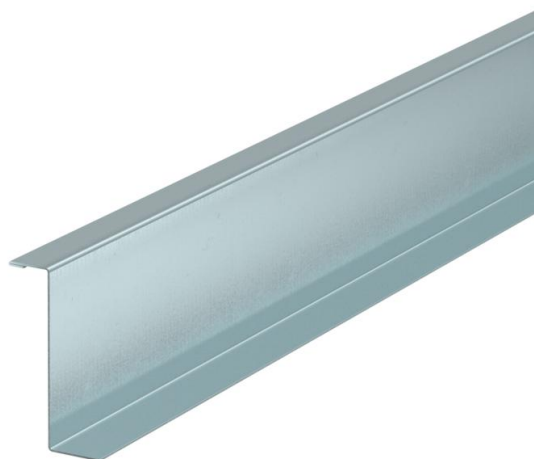

Trennwand zur Unterteilung der LKM Leitungsführungskanäle Kanalhöhe 80 mm bei unterschiedlichen Spannungsebenen.

Durch die Schlaufenlochung im Boden wird der Potentialausgleich auf die Trennwand übertragen.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6249880
Typ	LKM TWS75
Bezeichnung 1	Trennwand
Hersteller	OBO
Dimension	75x2000mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	114 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Trennwand LKM TWS75

Artikelnummer: 6249880



Abmessungen

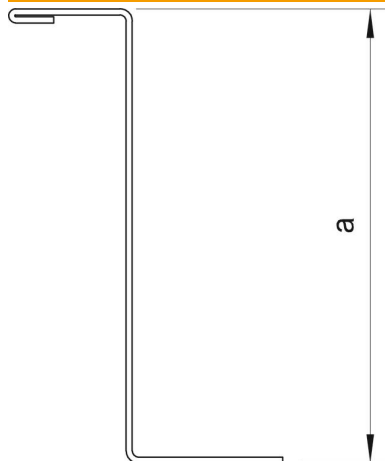

Länge	2.000 mm
Breite	34 mm
Höhe	60 mm
Maß a (mm)	60 mm

Technische Daten

Ausführung	Einzel
Befestigungsart	steckbar
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	80 mm
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C