


Technisches Datenblatt

Leitungshalter LKM Kanalbreite 100 mm

Artikelnummer: 6249922



Leitungshalter zum Fixieren der Leitungen bei senkrechter Verlegung.

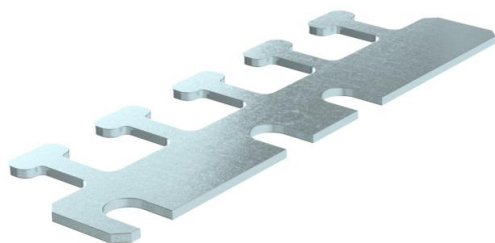


St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6249922
Typ	LKM Z100
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	100mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

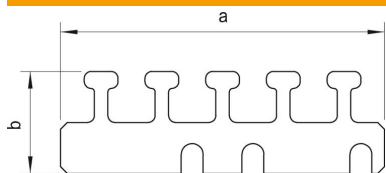

Breite	96 mm
Höhe	30 mm
Maß a (mm)	96 mm
Maß b (mm)	30 mm

Technisches Datenblatt

Leitungshalter LKM Kanalbreite 100 mm

Artikelnummer: 6249922



Technische Daten

Befestigungsart	schraubbar
Funktionserhalt	ja
für Kanal-Abmessung	60 x 100 mm
Halogenfrei	ja
Mit Potentialausgleich	nein
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C