

# Technisches Datenblatt

Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60200

Artikelnummer: 6248160



Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.  
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	6248160
Typ	LKM I60200FS
Bezeichnung 1	Inneneck
Hersteller	OBO
Dimension	60x200mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	57,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt


Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60200

Artikelnummer: 6248160



## Abmessungen

Länge	160 mm
Breite	200 mm
Höhe	64 mm
Maß a (mm)	160 mm

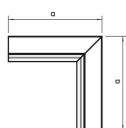

## Technische Daten

Ausführung	Unterteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm