

Technisches Datenblatt

Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Artikelnummer: 6248336



Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6248336
Typ	LKM 180080FS
Bezeichnung 1	Inneneck
Hersteller	OBO
Dimension	80x80mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	38,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt



Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Artikelnummer: 6248336



Abmessungen

Länge	160 mm
Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Maß a (mm)	160 mm

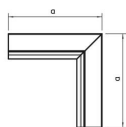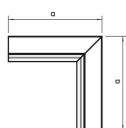

Technische Daten

Ausführung	Unterteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm