


# Technisches Datenblatt

Leitungshalter LKM Kanalbreite 200 mm

Artikelnummer: 6249981



Leitungshalter zum Fixieren der Leitungen bei senkrechter Verlegung.

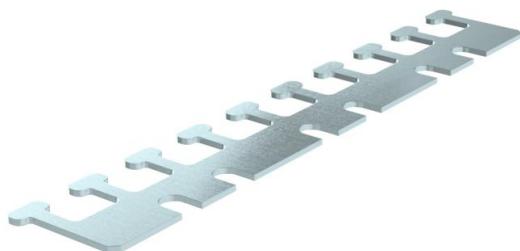


**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	6249981
Typ	LKM Z200
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	200mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen

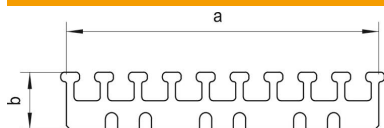

Breite	166 mm
Höhe	30 mm
Maß a (mm)	166 mm
Maß b (mm)	30 mm

# Technisches Datenblatt

Leitungshalter LKM Kanalbreite 200 mm

Artikelnummer: 6249981



## Technische Daten

Befestigungsart	schraubbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 200 mm
Halogenfrei	ja
Mit Potentialausgleich	nein
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C