

Technisches Datenblatt

Leitungshalter LKM Kanalbreite 60 mm

Artikelnummer: 6249906



Leitungshalter zum Fixieren der Leitungen bei senkrechter Verlegung.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6249906
Typ	LKM Z60
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	60mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Leitungshalter LKM Kanalbreite 60 mm

Artikelnummer: 6249906



Abmessungen

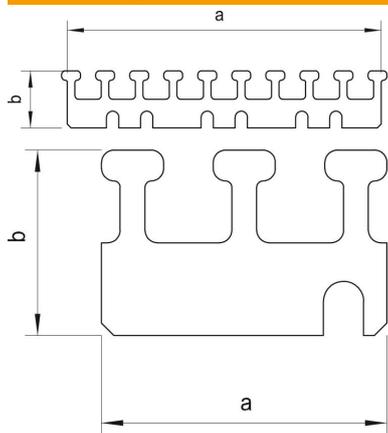

Breite	46 mm
Höhe	30 mm
Maß a (mm)	46 mm
Maß b (mm)	30 mm

Technische Daten

Befestigungsart	schraubbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 60 mm
Halogenfrei	ja
Mit Potentialausgleich	nein
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C