

# Technisches Datenblatt

Leitungsführungskanal, Typ LKM 40060

Artikelnummer: 6247016



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.  
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	6247016
Typ	LKM40060FS
Bezeichnung 1	Leitungsführungskanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Hersteller	OBO
Dimension	40x60x2000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	151,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Leitungsführungskanal, Typ LKM 40060

Artikelnummer: 6247016



## Abmessungen

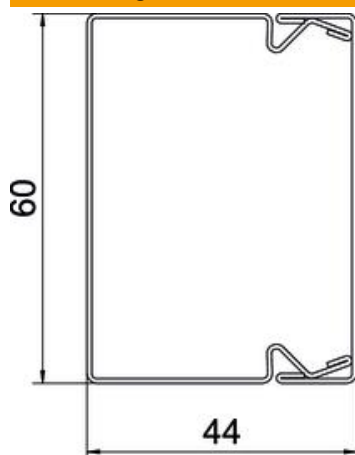

Länge	2.000 mm
Breite	60 mm
Höhe	44 mm

## Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Bodenlochung	mit Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Nutzquerschnitt	2385 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C