

Technisches Datenblatt

Leitungsführungskanal, Typ LKM 60060

Artikelnummer: 6247091



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet. Achtung: Der LKM 60060 hat keine Schlaufenlochung am Boden, es kann keine Trennwand eingesetzt werden.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6247091
Typ	LKM60060FS
Bezeichnung 1	Leitungsführungskanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Hersteller	OBO
Dimension	60x60x2000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	174,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Leitungsführungskanal, Typ LKM 60060

Artikelnummer: 6247091



Abmessungen

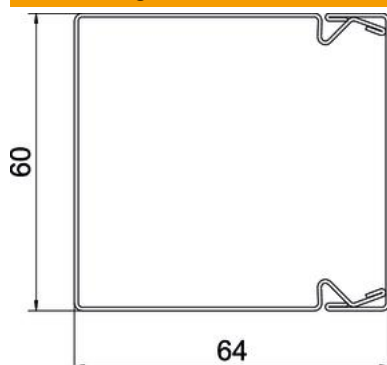

Länge	2.000 mm
Breite	60 mm
Höhe	64 mm

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Bodenlochung	mit Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Nutzquerschnitt	3153 mm ²
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C