

# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Artikelnummer: 6247490



Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.  
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	6247490
Typ	LKM F40040FS
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	40x40mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	37,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Artikelnummer: 6247490



## Abmessungen

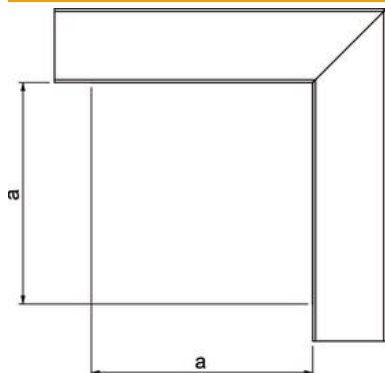

Länge	140 mm
Breite	40 mm
Höhe	44 mm
Maß a	140 mm

## Technische Daten

Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	40 x 40
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	44 mm
Kanaltiefe	44 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm