

Technisches Datenblatt

Multifunktionsverbinder FS

Artikelnummer: 6225714



Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 60mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6225714
Typ	LMFV 640 FS
Bezeichnung 1	Multifunktionsverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	136,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Multifunktionsverbinder FS

Artikelnummer: 6225714



Abmessungen

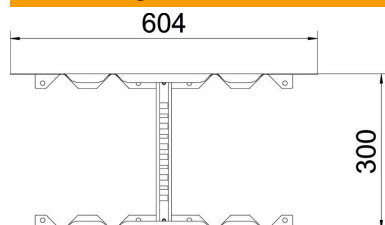

Länge	604 mm
Breite	400 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	400 mm

Technische Daten

Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite max.	400 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite min.	400 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder