


Technisches Datenblatt

Multifunktionsverbinder FT

Artikelnummer: 6225736



Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 60mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.

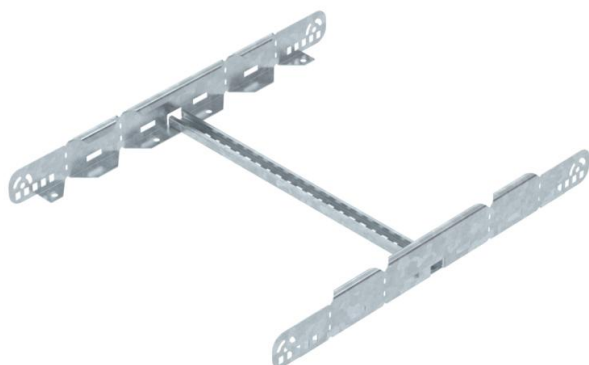

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6225736
Typ	LMFV 650 FT
Bezeichnung 1	Multifunktionsverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	151,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Multifunktionsverbinder FT

Artikelnummer: 6225736



Abmessungen

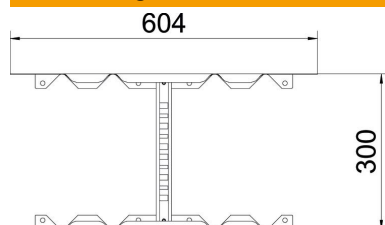

Länge	604 mm
Breite	500 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	500 mm

Technische Daten

Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite max.	500 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite min.	500 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder