


Technisches Datenblatt

Multifunktionsverbinder FT

Artikelnummer: 6225738



Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 60mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.

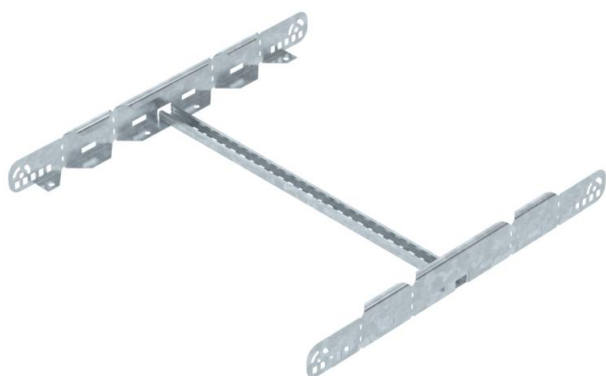

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6225738
Typ	LMFV 660 FT
Bezeichnung 1	Multifunktionsverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x600
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	158,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Multifunktionsverbinder FT

Artikelnummer: 6225738



Abmessungen

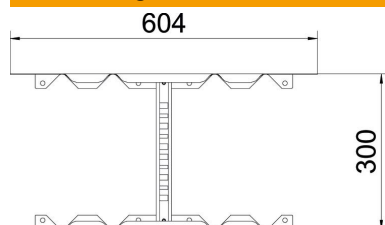

Länge	604 mm
Breite	600 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	600 mm

Technische Daten

Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite max.	600 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite min.	600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder