


# Technisches Datenblatt

## T-Stück 60 FT

Artikelnummer: 6225232



T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabellertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

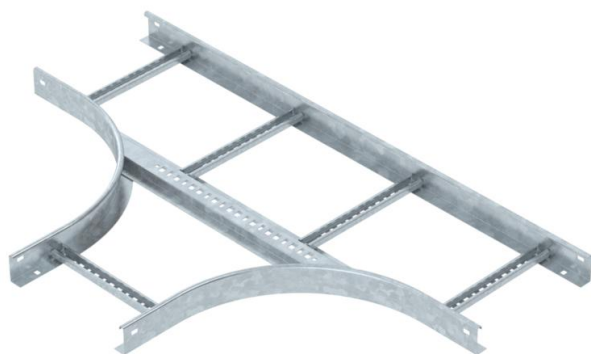

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6225232
Typ	LT 630 R3 FT
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	595,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## T-Stück 60 FT

Artikelnummer: 6225232



### Abmessungen

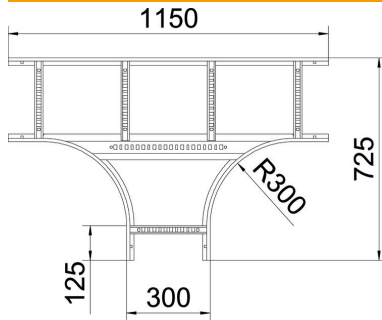

Breite	300 mm
Höhe	60 mm
Maß B (mm)	300 mm
Maß R (mm)	300 mm

### Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Abgang symmetrisch
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein