

# Technisches Datenblatt

## T-Stück 110 FS

Artikelnummer: 6225292



T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Artikelnummer       | 6225292         |
| Typ                 | LT 1130 R3 FS   |
| Bezeichnung 1       | T-Stück         |
| Bezeichnung 2       | für Kabelleiter |
| Hersteller          | OBO             |
| Dimension           | 110x300         |
| Werkstoff           | Stahl           |
| Oberfläche          | bandverzinkt    |
| Oberflächennorm     | DIN EN 10346    |
| Kleinste VK-Einheit | 1               |
| Mengeneinheit       | Stück           |
| Gewicht             | 680 kg          |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.      |


# Technisches Datenblatt

## T-Stück 110 FS

Artikelnummer: 6225292



### Abmessungen

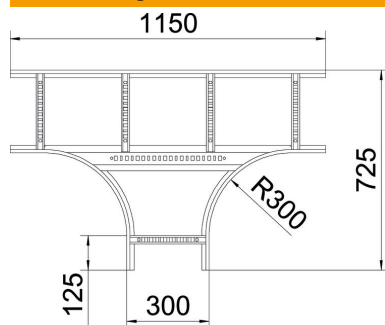

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 300 mm |
| Höhe   | 110 mm |
| Maß B  | 300 mm |
| Maß R  | 300 mm |

### Technische Daten

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Ausführung der Sprossen    | Profil ungelocht   |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil     |
| Ausführung Verbinder       | ohne Verbinder     |
| Bauform                    | Abgang symmetrisch |
| Funktionserhalt            | nein               |
| Rostfreier Stahl, gebeizt  | nein               |
| Weitspann-Ausführung       | nein               |
| Holmstärke                 | 1,5 mm             |