

Technisches Datenblatt

T-Stück 110 FT

Artikelnummer: 6225320



T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 6225320 |
| Typ | LT 1160 R3 FT |
| Bezeichnung 1 | T-Stück |
| Bezeichnung 2 | für Kabelleiter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 110x600 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 982,9 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

T-Stück 110 FT

Artikelnummer: 6225320



Abmessungen

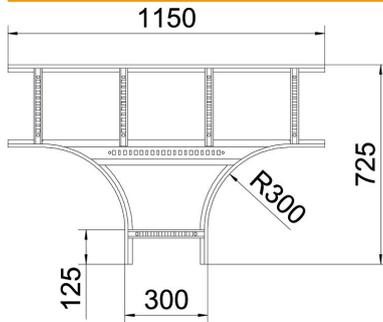

| | |
|--------|--------|
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 600 mm |
| Maß R | 300 mm |

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Bauform | Abgang symmetrisch |
| Funktionserhalt | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Holmstärke | 1,5 mm |