

# Technisches Datenblatt

## T-Stück 60 A2

Artikelnummer: 6225250



T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabellleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6225250
Typ	LT 620 R3 A2
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	474,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## T-Stück 60 A2

Artikelnummer: 6225250



### Abmessungen

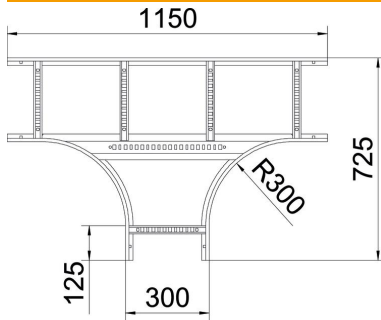

Breite	200 mm
Höhe	60 mm
Maß B	200 mm
Maß R	300 mm

### Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Abgang symmetrisch
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm