

Technisches Datenblatt

T-Stück 60 A2

Artikelnummer: 6225252



T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabellertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6225252
Typ	LT 630 R3 A2
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	537,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

T-Stück 60 A2

Artikelnummer: 6225252



Abmessungen

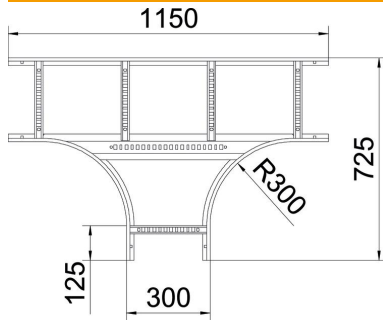

Breite	300 mm
Höhe	60 mm
Maß B	300 mm
Maß R	300 mm

Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Abgang symmetrisch
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm