

Technisches Datenblatt

T-Stück 60 A4

Artikelnummer: 6225276



T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabellertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6225276
Typ	LT 650 R3 A4
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	706,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

T-Stück 60 A4

Artikelnummer: 6225276



Abmessungen

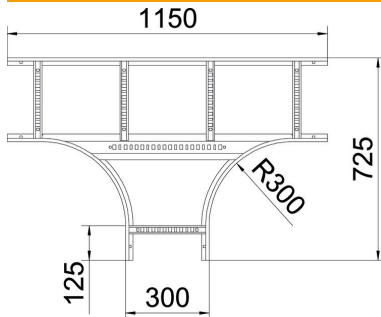

Breite	500 mm
Höhe	60 mm
Maß B	500 mm
Maß R	300 mm

Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Abgang symmetrisch
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm